

Miniconjuntos de Cabo CC Para sondas, sensores e transmissores

Série M12C

- ✓ Cabos de extensão com conector fêmea M12
- ✓ Contatos folhados a ouro
- ✓ Revestimento/isolamento em poliuretano e PVC
- ✓ Disponível em vários comprimentos
- ✓ Conexão reta ou em 90°
- ✓ As configurações de cabo incluem o conector e as extremidades desencapadas ou conectores em ambas as extremidades



Terminações de fios desencapados mostradas.

M12C-PUR-4-S-F-5

Todos os modelos são mostrados em escala menor que a real.

Cabos altamente flexíveis de poliuretano para aplicações de automação.

Porca em latão niquelada.



M12C-PUR-4-R-F-5 com conector de 90°.

M12C-PUR-4-S-F-5.

Cabos reforçados e revestidos em PVC para aplicações de lavagem.

Porca em Aço Inox 316.



M12C-PVC-4-R-F-5 com conector de 90°.


M12C-PVC-4-S-F-5.



M12-R-F-FM.

Conectores de montagem em campo.

M12-S-F-FM.

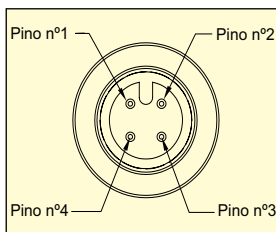

Códigos de cores

Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4
Marrom	Branco	Azul	Preto

Para fazer o seu pedido

Número do modelo	Conector Nº1	Conector Nº2	Comprimento do cabo	Revestimento de isolamento
M12C-PUR-4-S-F-2	Plugue M12 reto	Fios desencapados	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-2	Plugue M12 em 90°	Fios desencapados	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-5	Plugue M12 reto	Fios desencapados	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-5	Plugue M12 em 90°	Fios desencapados	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-10	Plugue M12 reto	Fios desencapados	10 m (32,6')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-10	Plugue M12 em 90°	Fios desencapados	10 m (32,6')	PUR
M12C-PVC-4-S-F-5	Plugue M12 reto	Fios desencapados	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-5	Plugue M12 em 90°	Fios desencapados	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-F-10	Plugue M12 reto	Fios desencapados	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-10	Plugue M12 em 90°	Fios desencapados	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-2	Plugue M12 reto	Soquete M12 em 90°	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-5	Plugue M12 reto	Soquete M12 em 90°	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-2	Plugue M12 reto	Soquete M12 reto	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-5	Plugue M12 reto	Soquete M12 reto	5 m (16,4')	PVC
M12-S-F-FM	Soquete M12 reto - montável em campo†		N/A	N/A
M12-S-M-FM	Plugue M12 reto - montável em campo†		N/A	N/A
M12-R-F-FM	Soquete M12 em 90° - montável em campo†		N/A	N/A
M12-R-M-FM	Plugue M12 em 90° - montável em campo†		N/A	N/A

† Conector de 4 pinos M12 instalável em campo, com terminais tipo parafuso.

Exemplos de pedido: M12C-PVC-4-R-F-5, Conjunto de cabos série M12C, conexão de 90°, cabo em PVC, 5 m (16,4') de comprimento. M12C-PUR-4-S-F-2, conjunto de cabos série M12C, conexão reta, cabo em poliuretano, 2 m (6,5') de comprimento.