

Cabos de extensão de termopar com conectores moldados

Para fazer o seu pedido, acesse br.omega.com/tec_rec_gec para preços e detalhes.

Calibração "N" disponível

- ✓ Cabo retrátil em comprimentos de 1 e 4' com estiramento de 5:1
- ✓ Fio trançado, revestido com PFA ou malha externa de vidro, de bitola 24 (diâmetro de 0,020") em comprimentos de 10 e 25'
- ✓ Conectores de termopar moldados, de desengate rápido ou em subminiatura, de baixo custo
- ✓ Disponíveis em calibrações J, K, T e E

Para encomendar os cabos de extensão, especifique a combinação de conectores desejada a partir do abaixo

Código	Conector #1	Conector #2
1	OSTW, fêmea	OSTW, fêmea
2	OSTW, fêmea	OST, macho
3	OSTW, fêmea	SMPW, fêmea
4	OSTW, fêmea	SMP, macho
5	OST, macho	OST, macho
6	OST, macho	SMPW, fêmea
7	OST, macho	SMP, macho
8	SMPW, fêmea	SMPW, fêmea
9	SMPW, fêmea	SMP, macho
10	SMP, macho	SMP, macho
11	OSTW, fêmea	Cabos desencapados
12	OST, macho	Cabos desencapados
13	SMPW, fêmea	Cabos desencapados
14	SMP, macho	Cabos desencapados
15	OSTW, fêmea	Terminal de forquilha
16	OST, macho	Terminal de forquilha
17	SMPW, fêmea	Terminal de forquilha
18	SMP, macho	Terminal de forquilha

Observação: o conectores OST e OSTW são de tamanho padrão; os conectores SMP e SMPW são de tamanho subminiatura.

Código de cores ANSI mostrado
Para encomendar o código de cores IEC, acesse omega.com


Mostrado em escala menor que a real.



Cabos de extensão revestidos com PFA

Nº do Modelo	Calibração	Comprimento
TECJ10-(*)	J Ferro-Constantan	3 m (10')
TECJ25-(*)		7,5 m (25')
TECK10-(*)	K CHROMEALOMEGA®	3 m (10')
TECK25-(*)		7,5 m (25')
TECT10-(*)	T Cobre-Constantan	3 m (10')
TECT25-(*)		7,5 m (25')
TECE10-(*)	E CHROMEALOMEGA®	3 m (10')
TECE25-(*)		7,5 m (25')

* Insira o código do conector do gráfico. Construído a partir de fio bitola 24 trançado.

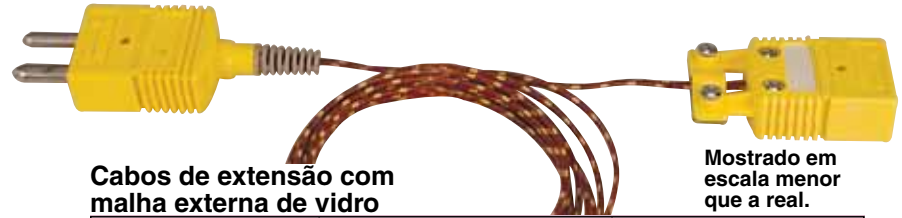


Cabos de extensão com malha externa de vidro

Mostrado em escala menor que a real.

Nº do Modelo	Calibração	Comprimento
GECJ10-(*)	J Ferro-Constantan	3 m (10')
GECJ25-(*)		7,5 m (25')
GECK10-(*)	K CHROMEALOMEGA®	3 m (10')
GECK25-(*)		7,5 m (25')
GECT10-(*)	T Cobre-Constantan	3 m (10')
GECT25-(*)		7,5 m (25')
GECE10-(*)	E CHROMEALOMEGA®	3 m (10')
GECE25-(*)		7,5 m (25')

 * Insira o código do conector do gráfico. Construído a partir de fio bitola 24 trançado.



Mostrado em escala menor que a real.

Cabos de extensão retráteis

Nº do Modelo	Calibração	Comprimento
RECJ1-(*)	J Ferro-Constantan	30 cm (1')
RECJ4-(*)		120 cm (4')
RECK1-(*)	K CHROMEALOMEGA®	30 cm (1')
RECK4-(*)		120 cm (4')
RECT1-(*)	T Cobre-Constantan	30 cm (1')
RECT4-(*)		120 cm (4')
RECE1-(*)	E CHROMEALOMEGA®	30 cm (1')
RECE4-(*)		120 cm (4')

* Insira o código do conector do gráfico.

Nota: os cabos retráteis são de 5:1 expansíveis, portanto um pé se expandirá para 5' de comprimento.

Exemplo de pedido: RECK1-9, cabo de extensão retrátil, SMPW em subminiatura, macho ou fêmea.